 

 


品番 : EA617YB-101

品名 : 3/8"DRx 1/4" [HPQ]ディープソケット

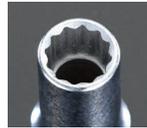

販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/16 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



12角タイプ	12.0mm	12.0mm	12.0mm
--------	--------	--------	--------

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	460A-1/4
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	1/4	全長(L;mm)	32
ソケット部外径(d1; mm)	9.9	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	5.2	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	20.5	重量(g)	21

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRセミディープソケット

代替品

	品番 EA617YE-101 コメント 3/8"DR/1/4"x54mm
--	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.