

品番 : EA617YB-11


品名 : 3/8"DRx13/16" ソケット



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/23 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive • ぜんとの角に当たるのを、の
うか避け丁寧にこなる防錆性
を持っています。
HQ • 高品質、高精度の扭力トルクを保
持するため特にそのままに耐錆
化を実現しています。
(High-Performance-Quality)

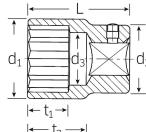

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-13/16
差込角	3/8"	対辺	13/16"
全長(L;mm)	34	ソケット部外径(d1; mm)	27.2
差込部外径(d2;mm)	20.5	ソケット奥内径(d3; mm)	19.4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	16.5	最大奥行き(t2;mm)	20.5
重量(g)	52		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.