


品番 : EA617YB-13

品名 : 3/8"DRx15/16" ソケット



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

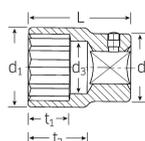

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-15/16
差边角	3/8"	対辺	15/16"
全長(L;mm)	35	ソケット部外径(d1; mm)	31.5
差込部外径(d2; mm)	24	ソケット奥内径(d3; mm)	22.6
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18.5	最大奥行き(t2; mm)	20.7
重量(g)	95		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.