

品番 : EA617YB-2

品名 : 3/8"DRx 5/16" ソケット




販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		



AS-drive • ダントンの角に当たるのを、この
ドライブによってごくごく軽減できます。
• 高出力、高精度の扭距力と寿命を保
持することですべてのを防ぎ、
トルクの伝達を確実化します。



• 高出力、高精度の扭距力と寿命を保
持することですべてのを防ぎ、
トルクの伝達を確実化します。
(High-Performance-Quality)

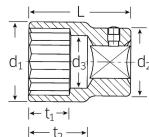

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-5/16
差込角	3/8"	対辺	5/16"
重量(g)	19	全長(L;mm)	25
ソケット部外径(d1; mm)	11.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	13.5		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" SQソケット			

代替品

	品番 EA617YB-2 コメント 仕様御確認下さい。
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

