


品番 : EA617YB-4

品名 : 3/8"DRx 3/8" ソケット



販売価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜) / 2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

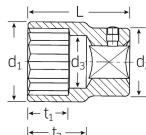

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-3/8
差込角	3/8"	対辺	3/8"
全長(L;mm)	27	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	8.4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8.5	最大奥行き(t2;mm)	15.5
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.