

品番：EA617YB-5

品名：3/8DRx 7/16" ソケット




販売価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/23 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



- AS-drive

●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き、角に当る面積を増やすことで、より有効なトルクの伝達を確保します。
- HPQ

●高品質、高精度の材料力合金鋼を使用する事で、耐久性と精度に最適化を実現しています。(High-Performance Quality)

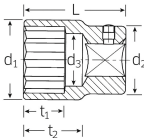

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-7/16
差込角	3/8"	対辺	7/16"
全長(L;mm)	28	ソケット部外径(d1; mm)	15.7
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	15.1
重量(g)	20		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			