

品番：EA617YB-7

品名：3/8"DRx 9/16" ソケット




販売価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/15 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



- AS-drive

●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き、角に当る面積を増やすことで、より高いトルクを伝達します。
- HPQ

●高品質、高強度の合金鋼を使用する事で、耐久性と精度を向上させています。(High-Performance Quality)

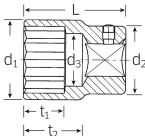

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-9/16
差边角	3/8”	対辺	9/16”
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.2
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	12.7	最大奥行き(t2;mm)	28
重量(g)	28		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット			