
 


品番 : EA617YB-7A

品名 : 3/8"DRx19/32" ソケット

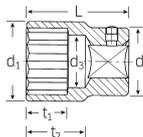

販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/22 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-19/32
差边角	3/8"	対辺	19/32"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	20.6
差込部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	14
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13	最大奥行き(t2; mm)	19.2
重量(g)	36		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

代替品

	品番 EA618JJ-105 コメント メーカー違い
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.