


品番：EA617YB-8

品名：3/8"DRx 5/8" ソケット

	販売価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
	カタログ価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/15 12:00現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0386ページ		

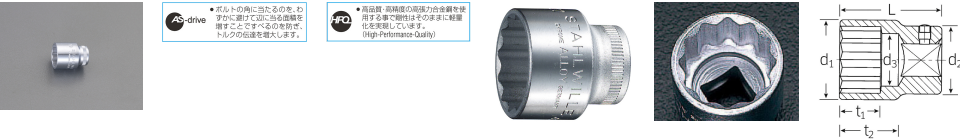

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	45A-5/8
差込角	3/8"	対辺	5/8"
全長(L;mm)	31	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	13.5	最大奥行き(t2;mm)	18.9
重量(g)	34		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRソケット			