

品番 : EA617YB-9

品名 : 3/8"DRx11/16" ソケット




販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/22 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



AS-drive • ぜんとの角に当たるのを、の  
アケに避けて広い面接触を保  
持することですべてのを防ぎ、  
トルクの伝達を確実化します。

HPQ • 高出力、高精度の扭距力と寿命を保  
持するため特にそのままに耐震  
化を実現しています。  
(High-Performance-Quality)

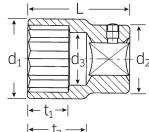

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-11/16
差込角	3/8"	対辺	11/16"
全長(L;mm)	32	ソケット部外径(d1; mm)	23.4
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	16.3
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	14.7	最大奥行き(t2;mm)	19.5
重量(g)	34		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.