

 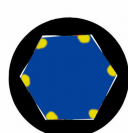


品番 : EA617YC-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット

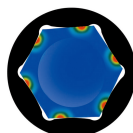

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/22 12:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 456-10 |
| 差边角 | 3/8" | 対辺(mm) | 10 |
| 全長(L;mm) | 27 | ソケット部外径(d1; mm) | 14.3 |
| 差込部外径(d2; mm) | 16.5 | ソケット奥内径(d3; mm) | 9 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 8.5 | 最大奥行き(t2; mm) | 15.5 |
| 重量(g) | 20 | | |

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.