

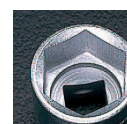


品番 : EA617YC-18

品名 : 3/8"DRx18mm ソケット

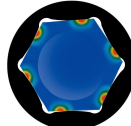

販売価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

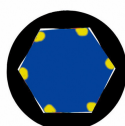

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-18
差边角	3/8"	対辺(mm)	18
全長(L;mm)	32	ソケット部外径(d1; mm)	24.2
差込部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	17
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5	最大奥行き(t2; mm)	19.3
重量(g)	39		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.