



品番 : EA617YC-19

品名 : 3/8"DRx19mm ソケット

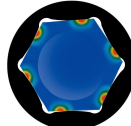

販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

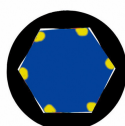

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	456-19
差边角	3/8"	対辺(mm)	19
全長(L;mm)	32	ソケット部外径(d1; mm)	25.2
差辺部外径(d2; mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	18
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5	最大奥行き(t2; mm)	19
重量(g)	39		

六角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.