


品番 : EA617YE-103

品名 : 3/8"DRx 3/8" ディープソケット

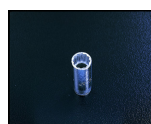

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/11 21:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46A-3/8 |
| 全長(L;mm) | 54 | ソケット部外径(d1; mm) | 13.7 |
| 差込部外径(d2;mm) | 16.5 | ソケット奥内径(d3; mm) | 8.4 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 42.5 | 最大奥行き(t2;mm) | 45 |
| 重量(g) | 45 | | |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.