


品番 : EA617YE-104

品名 : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット

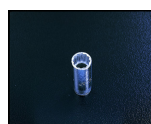

販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-7/16
差込角	3/8"	対辺(インチ)	7/16
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1; mm)	15.7
差込部外径(d2; mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	20	最大奥行き(t2; mm)	40.7
重量(g)	53		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.