 




品番 : EA617YE-108

品名 : 3/8"DRx 5/8" ディープソケット

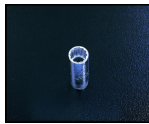

販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		

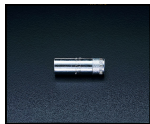

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-5/8
差込角	3/8"	対辺(インチ)	5/8
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部外径(d2; mm)	19.5	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	25	最大奥行き(t2; mm)	47.9
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

代替品

	品番	EA618BR-109
	コメント	同等品/仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

