

品番 : EA617YP-108

品名 : 3/8"DR/ M8x120mm [XZN]ビットソケット

 



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/22 11:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



| XZN スクリュー | |
|-----------|---------|
| M 4 | 3.83mm |
| M 5 | 4.81mm |
| M 6 | 6.00mm |
| M 8 | 7.20mm |
| M 10 | 9.60mm |
| M 12 | 11.43mm |
| M 14 | 13.25mm |
| M 16 | 15.65mm |
| M 18 | 18.25mm |
| M 20 | 19.25mm |

XZN®(トリプルソケット)
XZN®ソケットは一般的なトリプルスクエアソケットとは異なる、ベック機構(フォールスローイング)による効率的な噛み付きを実現しています。前編成のためには必ず前編成機でソケットを磨き製成加工が必要です。

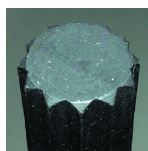

| XZN スクリュー | | |
|-----------|--------|---------|
| M 4 | 3.83mm | 11.72mm |
| M 5 | 4.81mm | 13.25mm |
| M 6 | 6.00mm | 14.78mm |

仕様

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 3049X-M8 |
| 差込角 | 3/8" | サイズ | M8 |
| 全長(L1;mm) | 120 | 軸長(L2;mm) | 88 |
| ソケット部外径(d;mm) | 17.8 | 重量(g) | 80 |
| 先端対角寸法...7.3mm | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.