

品番 : EA617YP-6

品名 : 3/8"DR/ M6x52mm [XZN]ビットソケット




販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0393ページ		



XZN スクリュー	
M 4	3.83mm
M 5	4.81mm
M 6	6.00mm
M 8	7.20mm
M 10	9.60mm
M 12	11.43mm
M 14	13.25mm
M 16	15.65mm
M 18	18.25mm
M 20	19.25mm

XZN® (トリプルソケット)
XZN®ソケットは一般的なトリプルスクエアソケットとは異なる、ベック機構でフォロースクウェアングが必要の設計に、幅広く採用されています。用途に応じたサイズを選択してください。

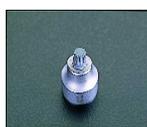

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	49X-M6
差込角	3/8"	サイズ	M6
全長(L1;mm)	52	軸長(L2;mm)	20
ソケット部外径(d;mm)	17.8	先端径(mm)	6.0
重量(g)	47		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.