

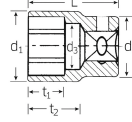


品番 : EA617ZC-15

品名 : 1/2"DRx15mm ソケット

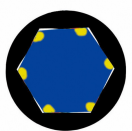

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/05 01:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ | | |

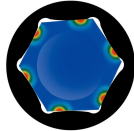

仕様

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 52-15 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 15 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 21.2 | 差込部外径(d2; mm) | 22.7 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 14 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 13.5 |
| 最大奥行き(t2; mm) | 20.2 | 全長(L; mm) | 38 |
| 重量(g) | 63 | | |

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA617ZA-15 コメント 同サイズ 12角 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.