

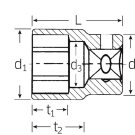


品番：EA617ZC-24

品名：1/2"DRx24mm ソケット

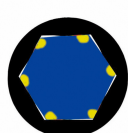

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,740円(税抜) / 3,014円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,740円(税抜) / 3,014円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/05 00:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ | | |

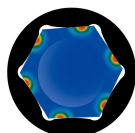

仕様


| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| メーカー | STAH LWILLE(スタビレー) | 型番 | 52-24 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 24 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 32 | 差込部外径(d2; mm) | 26 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 21 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 18.5 |
| 最大奥行き(t2; mm) | 24.9 | 全長(L; mm) | 42 |
| 重量(g) | 125 | | |

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA617ZA-24 コメント 同サイズ 12角 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.