


品番：EA617ZC-28

品名：1/2"DRx28mm ソケット

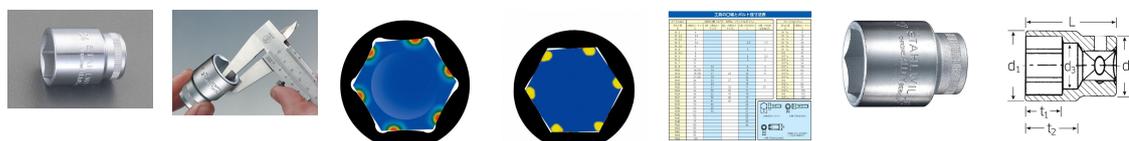

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/23 20:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                 |                    |                     |       |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| メーカー            | STAH LWILLE(スタビレー) | 型番                  | 52-28 |
| 差込角             | 1/2"               | 対辺(mm)              | 28    |
| ソケット部外径(d1; mm) | 37.4               | 差込部外径(d2; mm)       | 27    |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 25                 | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 19.5  |
| 最大奥行き(t2; mm)   | 26.7               | 全長(L; mm)           | 45    |
| 重量(g)           | 166                |                     |       |

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

|                                                                                    |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|  | 品番   | EA617ZA-28 |
|                                                                                    | コメント | 同サイズ 12角   |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.