
 


品番 : EA617ZR-14

品名 : 1/2"DR/263mm ラチェットハンドル

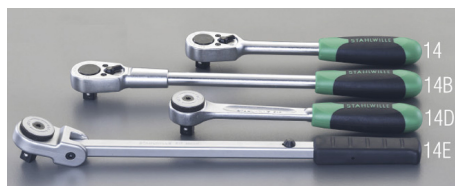

販売価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0388ページ		



1/2" - 6.35mm	3/4" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	1" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	512
全長(mm)	265.5	差込角	1/2"
ギア数	36歯	送り角	10°
ヘッド部の厚さ(mm)	22.5	ヘッド部の幅(mm)	41
重量(g)	600	材質	クロム合金鋼
タイプ	ストレート		

樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2"SQラチェットハンドル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.