
 


品番 : EA618AX-404

品名 : 1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(フレックス)

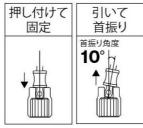

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 71 (2025/12/19 02:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|-------|--------------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ESA-4F |
| 用途 | 少し角度を付けたい、壁際作業に | 差込角 | 12.7mm(1/2") |
| 六角シャンク | 1/4" | 全長 | 63.5mm |
| 外径 | 16mm | 首振り角度 | 10° |
| 最大トルク | 75N·m | 重量 | 50g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | | |

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続

ボール止めタイプ

インパクトドライバー18V対応

首振り角度10°と固定(直線)
状態を使い分けることが
できます。

六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。

六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製

<注意>

- ・最大トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
- ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
- ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
- ・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.