


品番 : EA618NL-109

品名 : 1/4"DRx 3/8" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 890円(税抜)／979円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 890円(税抜)／979円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/15 03:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0440ページ                      |      |   |

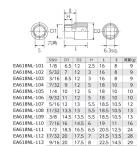

## 仕様

|        |              |         |        |
|--------|--------------|---------|--------|
| メーカー   | 京都機械工具 (KTC) | 型番      | B2-3/8 |
| 差込角    | 1/4"         | 対辺(インチ) | 3/8    |
| 外径(mm) | 13.5         | 全長(mm)  | 18.5   |
| 重量(g)  | 13           |         |        |

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.