


品番 : EA618NV-325

品名 : 1/4"DRxT25 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,950円(税抜) / 2,145円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,950円(税抜) / 2,145円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 19:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0440ページ | | |

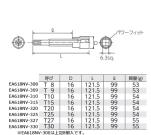

仕様

| | | | |
|--------|--------------|--------|--|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BT2-T25HL |
| サイズ | T25 | 全長(mm) | 121.5 |
| 外径(mm) | 16 | 重量(g) | 54 |
| 差込角 | 1/4" | 注意 | いじり止めトルクレンチは通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意する。 |

イジリ止付

ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.