

品番：EA618P-61

品名：3/8"DR T型&E型トルクスビットソケットレンチセット




販売価格	37,100円(税抜) / 40,810円(税込)		
カタログ価格	37,100円(税抜) / 40,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0434ページ		



インテリジェント

品名	規格	単位	在庫
T20	3/8"	個	1
T25	3/8"	個	1
T27	3/8"	個	1
T30	3/8"	個	1
T40	3/8"	個	1
T45	3/8"	個	1
T50	3/8"	個	1

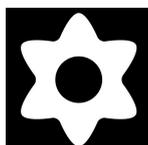

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TBT319HTX
〈セット内容〉	19点	トルクスビットソケット(イ ジリ止付)	T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
トルクスレンチ	E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トル クスソケット)	ラチェットハンドル	125mm
エクステンションバー	75mm	クイックスピナー	31mm
六角棒レンチ	2mm・2.5mm	ケースサイズ	W275×D150×H50
総重量(kg)	1.6		

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット

幅広い作業範囲に対応する充実の入組

専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.