


品番 : EA618RJ-110

品名 : 1/2"DRxM10 スタッドボルトリムーバー



販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/23 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0439ページ		

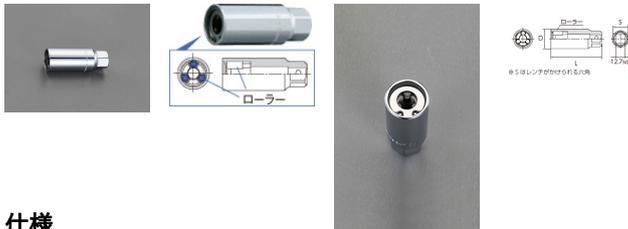

#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BSR35-10
差込角	1/2"	適用径	M10
外径	28mm(D)	全長	75mm(L)
六角対辺	21mm(S)		
重量220g			
用途	スタッドボルトの脱着に(丸棒にも使用可)		
根元にはスパナがかけられる六角付			
締めつけ、緩めの両方に使えます。			
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。			
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。 (めがねレンチ等使用時)			
注意事項	スタッドボルトのつかみ代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。 ボルトに工具がしっかりとホールドされたことを確認してから力を加えて下さい。		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.