


品番 : EA619BH-11

品名 : 3/8"DRx11mm ディープソケット (Z-EAL)

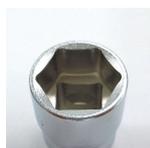

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/24 21:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0455ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 3300MZ-11 |
| シリーズ | Z-EAL | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 差込角 | 9.5mm (3/8") | ポイント | 6ポイント |
| 対辺 | 11mm | ソケット深さ(l) | 12mm |
| 外径(D1/D2) | 15.3/17mm | 全長(L) | 55mm |
| 重量 | 45g | 特長 | <ul style="list-style-type: none">・コンパクトさを追求したソケット・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.