 



品番：EA626J-31

品名：7- 12mm ケーブルグリップ(ステンス製)



販売価格	6,300円(税抜)／ 6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜)／ 6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0235ページ		

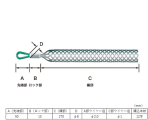

仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	MG-10SUS
用途	各種電線ケーブルのけん引作業に	作業引張強度	1.5kN(153kgf)
メッシュ長	270mm	全長	335mm
ケーブルサイズ	φ7～12mm	重量	19g
材質	ワイヤー部:SUS304 ロック部:アルミ		
ステンレスワイヤー採用で錆びにくい、海中や水中での配線作業に最適			
しっかりつかんでスッポ抜け、安全グリップ			
ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。			
長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。 侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。			
※ケーブル挿入時の全長は10%～30%短くなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

