


品番：EA628AV-506

品名：0.24mmx200m ホ° リエチレン糸(耐摩耗/グリーン)

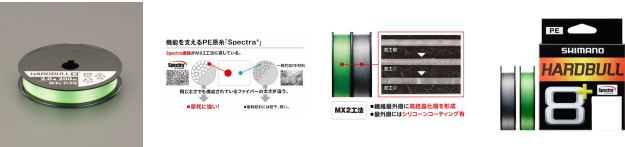

販売価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜)／3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 09:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

サイズ(号数)	2.0号	径(mm)	0.24
全長(m)	200	引張強度(kg)	21.3
材質	PE(ポリエチレン)	カラー	フレッシュグリーン
PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。			
8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な“ハリ/コシ”を可能にしました。			
摩耗切れは耐久力が3倍アップ。(メーカー比)			
MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.