


品番：EA628MD-163A

品名：16mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工)

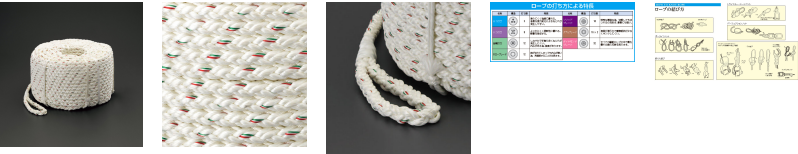

販売価格	68,800円(税抜)／ 75,680円(税込)		
カタログ価格	68,800円(税抜)／75,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/26 17:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1610T8
サイズ(呼径×長さ)	φ 16mm×100m	破断荷重	37.5kN (3820kgf)
材質	テトロン	重量	約19.8kg
※注意事項※	連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6～1/10)		
8本打ち			
両端アイ加工			
ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない			
濡れても強度の低下がない			
復元性がよく、ショックにも強い			
擦れに非常に強い			
耐候性が合成繊維中最も優れている			
耐薬品性が優れている			
一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。			

<テトロンとは>

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.