



品番：EA628SB-77

品名：2.50mmx10m/7x7 ワイヤ-ロープ° (ステンレス/クリップ° 付)

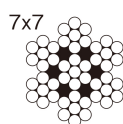

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,060円(税抜) / 3,366円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/27 01:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1368ページ                      |      |   |

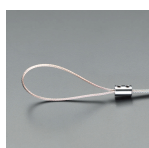

#### 仕様

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 線径     | 2.50mm  | 切断荷重   | 520kg  |
| 全長     | 10m   | 参考使用荷重 | 160kg  |
| ワイヤー構成 | 7×7   | 材質     | SUS304 |
| 重量     | 25g/m   | 付属品    | クリップ2個 |
| 使用上の注意 | ・使用荷重の範囲内でご使用ください。<br>・荷重はゆっくりと均等にかけてください。<br>・ねじれ、ほつれ、傷はワイヤーの強度劣化を招きます。ご使用前に御点検ください。 |        |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.