


品番 : EA628SC-59

品名 : 9.0mmx50m/7x19 ワイヤロープ(ステンレス製)

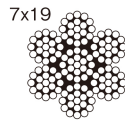

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,200円(税抜) / 55,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,200円(税抜) / 55,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/10 08:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | | | |



カタログ訂正 24/10/22 切断荷重 (誤)5280kg (正)5840kg (NO.55,NO.56 1012)

仕様

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 線径 | 9.0mm | 切断荷重 | 5840kg |
| 長さ | 50m | ワイヤー構成 | 7×19 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 17kg |
| 用途 | ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 | | |

使用荷重は切断荷重の1/6です。

代替品

| | |
|------|-----------|
| 品番 | EA628SR-9 |
| コメント | φ9mmx100m |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.