


品番 : EA628SF-1

品名 : [ワイヤ-ロ-フ用]ディスプレイ金具



販売価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
カタログ価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1410ページ		

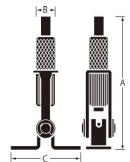

仕様

適合ワイヤーロープ径	1.2~2.0mm	サイズ	10.5(W)×48(H)mm
調整範囲	15mm	ねじ穴径	5mm
張力調整式	本体を最大に伸ばした状態(15ミリの範囲)で、ズッシュにワイヤーロープを差し込みます。ネジ部を右に回すことで高い張力が得られます。	参考使用荷重	ロープ径1.2mm/15kg ロープ径1.5mm/25kg ロープ径2.0mm/35kg
サイズ(mm)	A:68、B:10.5、C:43	材質	金具:C3602 座金:SPCC
表面処理	ニッケル		
張力調整式			
角度可動タイプ			
床・壁・天井に木ねじで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.