 



品番：EA628SL-22

品名：2.0/2.5mmx10m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,710円(税抜) / 1,881円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,710円(税抜) / 1,881円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/17 07:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1369ページ | | |

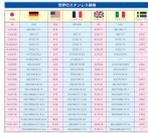

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|---|
| 線径 | 2.0mm | 外径 | 2.5mm |
| 切断荷重 | 300kg | 長さ | 10m |
| ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | ステンレス (SUS304) |
| 付属品 | 加工用スリーブ4個 | 用途 | ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 |
| 重量 | 170g | | |

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.