


# 品番：EA628SL-23

品名：2.0/2.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ（ナイロン被覆）



販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/29 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1369ページ		

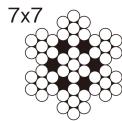

## 仕様

線径	2.0mm	外径	2.5mm
切断荷重	300kg	長さ	20m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・カンバン</li><li>・装飾用</li><li>・作業工具の落下防止</li><li>・額縁などの吊り用</li><li>・園芸用・アンテナの張り</li><li>・船舶</li><li>・木工、工作用</li><li>・電設</li><li>・室内配線</li><li>・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用</li></ul>
重量	340g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンレスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.