


品番 : EA628ZZ-61A

品名 : $\phi 20 \times 1200\text{mm}$ ネット用支柱(付/20本)

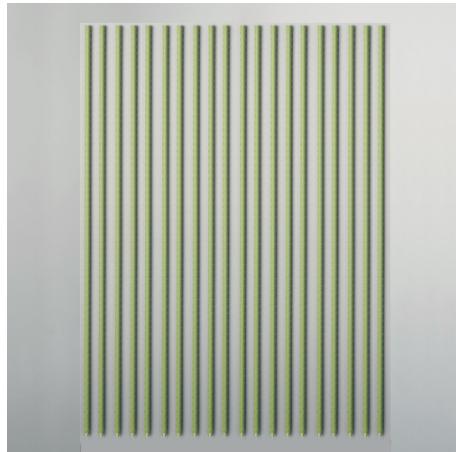

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,330円(税抜) / 8,063円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,330円(税抜) / 8,063円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/16 02:15現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2590ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-----|------|
| サイズ(mm) | $\phi 20 \times 1200$ | カラー | グリーン |
| 材質 | 特殊オレフィン系樹脂 | 入数 | 20本 |
| 用途 | 誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など 花卉:菊・カーネーション・観葉植物など 梨・桃・みかん・ぶどうなど | | |

ツルが巻きやすく、すべり落ちません。

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。

支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。

鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング

農薬・肥料に侵されにくいです。

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA628ZZ-13 コメント $\phi 20 \times 1300\text{mm}$ /5本/付なしタイプ |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.