


品番：EA630MA-2

品名：AC100V・400W/10.0kN ケーブルプーラー

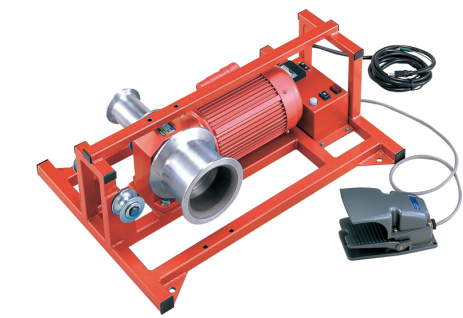

販売価格	320,000円(税抜)／ 352,000円(税込)		
カタログ価格	320,000円(税抜)／352,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 00:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0240ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-5253W
モーター	AC100V 400W	定格電流	7.7A
巻取能力	低速:10.0kN 高速:6.0kN	巻取速度	低速:3.3m/分 高速:6.1m/分
サイズ	730(L)×500(W)×272(H)mm	重量	45kg
一台で高速・低速の二役!入線作業の新たな助っ人			
プーリーカバーの採用で、入線作業がより安全に行えます。			
オーバー荷重停止装置付で、モーターの焼付やケーブルの破損を未然に防ぎます。			
テンションメーター、フットスイッチ付き			
※物品の吊り上げ吊下ろしには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.