


品番 : EA631EB-22

品名 : 136x 53x226mm 吊車(85mm以下用)



販売価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
カタログ価格	9,010円(税抜) / 9,911円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		

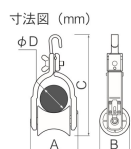

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-OW2S
ローラー径(mm)	53	適応ケーブル径(mm)	85
重量(kg)	0.85	安全最大荷重	1170N(120kgf)
適応メッセンジャーワイヤー径	φ3~7.8mm	サイズ(W×D×H)mm	136×53×226
ワイヤーサイズ	断面積: 5.5~38mm ²		
ワンタッチ開閉式			
ナイロンローラー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.