 



品番：EA632AC-11

品名：160/605mm CD管&電線リール



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/13 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0232ページ		

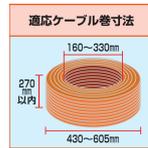

※パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。

### 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-9908
適応CD管	φ 14mm×50m φ 16mm×50m φ 22mm×50m φ 28×30m	適応PF管	φ 14mm×50m φ 16mm×50m φ 28mm×30m
適応電線	VVF: 1.6mm×2~4心、2.0mm×2~4心、2.6mm×2・3心 VVR: 5.5m <sup>2</sup> ×3心(50m)、8m <sup>2</sup> ×3心(50m)、14m <sup>2</sup> ×3心(50m)、22m <sup>2</sup> ×3心(30m) CVT: 8m <sup>2</sup> (50mm)、14m <sup>2</sup> (50mm)	適応サイズ	リール外径: φ 430~605mm リール内径: φ 160~330mm 高さ: 270mm以内
フレームサイズ(折り畳み時)	620×690×410(H)mm (340×370×120(H)mm)	重量	7kg

内側からの引出しの為、シュリンク包装のままスムーズなケーブルの取出しが可能です。

パッケージされた電線ですと、メーカーによって適応しない場合があります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.