


品番：EA637BF-14

品名：M12/100mm 溝°-トスクリー付ステップクランプ

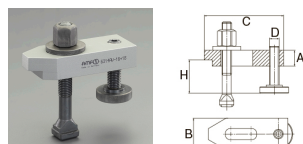

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/01 07:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0656ページ                      |      |   |



塗装された焼戻し鋼です

#### 仕様

|                               |            |          |         |
|-------------------------------|------------|----------|---------|
| 材質                            | 焼入鋼        |          |         |
| サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。   |            |          |         |
| 薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。 |            |          |         |
| A                             | 20mm       | B        | 40mm    |
| C                             | 100mm      | H        | 10~46mm |
| クランプねじ                        | M12×14×100 | サポートスクリー | M12×49  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.