


品番：EA637BG-10

品名：M10/100mm 溝付トラスクリュー付ステップクランプ

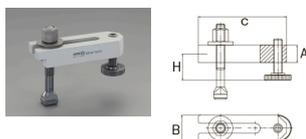

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/01 05:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0656ページ | | |



塗装された焼戻し鋼です

仕様

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 材質 | 焼入鋼 | | |
| サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。 | | | |
| 薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。 | | | |
| A | 20mm | B | 30mm |
| C | 100mm | H | 8~37mm |
| クランプねじ | M10×10×80 | サポートスクリュー | M10×39 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.