
 


品番 : EA637CD-1

品名 : 50x140mm アジャスタブルクランプ

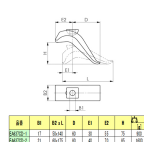

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,220円(税抜) / 4,642円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/05/01 05:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0656ページ                      |      |   |



#### 仕様

|     |                                  |       |      |
|-----|----------------------------------|-------|------|
| 材質  | 鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上                    | ボルト穴径 | 17mm |
| サイズ | A: 50mm、B: 140mm、C: 55mm、D: 75mm | 重量    | 900g |

Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。  
(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)

プレスやパンチングに!  
アジャスタブルでサイズ調整できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.