


品番：**EA637F-18**

品名：M16/呼18 Tスロットボルトセット

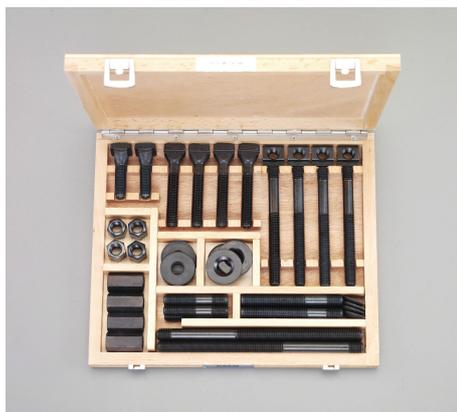

|         |                                     |      |    |
|---------|-------------------------------------|------|----|
| 販売価格    | <b>70,000円</b> (税抜) / 77,000円(税込)   |      |    |
| カタログ価格  | 70,000円(税抜) / 77,000円(税込)           |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>5</b> (2026/05/01 09:56現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0659ページ                             |      |    |



丈夫で高品質な木箱入りで持ち運びに便利です

#### 仕様

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <セット内容>                                                                                                                                |
| エクステンションナット×4個<br>六角ナット×4個<br>平ワッシャー×4枚<br>スタッドボルト:80mm・125mm・160mm・250mm×各4本<br>Tスロットボルト:63mm×2本、100mm×4本<br>Tスロット×4枚<br>球面+皿ワッシャー×4枚 |
| 適合T溝:10                                                                                                                                |
| 適合ねじ:M10                                                                                                                               |
| 木製ケース付                                                                                                                                 |
| ケースサイズ:339×294×48(H)mm                                                                                                                 |
| T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。                                                                                                               |
| 重量:7.4kg                                                                                                                               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

