


品番 : EA637FP-10

品名 : M8/呼10 Tスロットナット

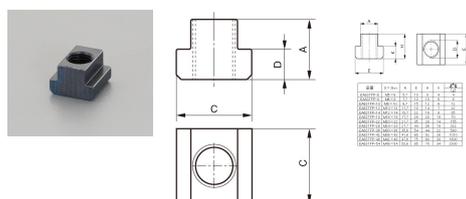

販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/06/19 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0669ページ		



強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	10
適合ねじ	M8	Aサイズ	12mm
Cサイズ	15mm	Dサイズ	6mm
硬度	HRC22~30		

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.