


品番 : EA637FP-28

品名 : M24/呼28 Tスロットナット

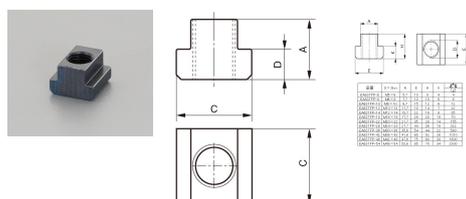

販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/01 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		



強度区分10

#### 仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	28
適合ねじ	M24	Aサイズ	36mm
Cサイズ	44mm	Dサイズ	18mm
硬度	HRC22~30		

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

底面貫通タイプ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.