

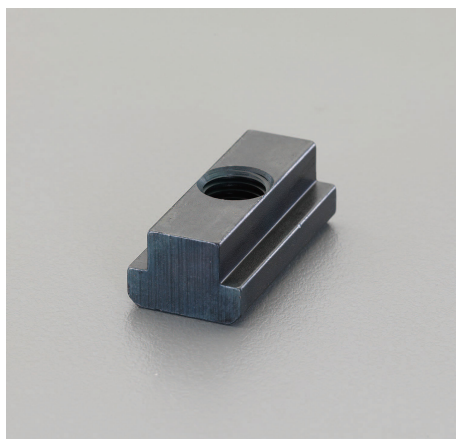


品番 : EA637FR-10

品名 : M8/呼10 ロングTスロットナット

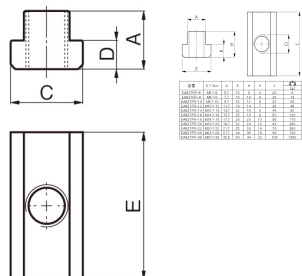

販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/01 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		

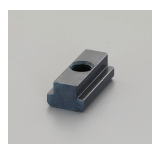

強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	10
適合ねじ	M8	Aサイズ	12mm
Cサイズ	15mm	Dサイズ	6mm
Eサイズ	30mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースと一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.