


品番 : EA637FR-12

品名 : M10/呼12 ロングTスロットナット

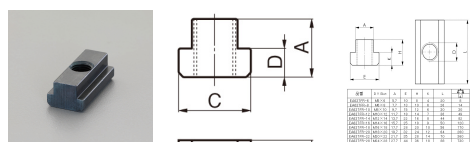

販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/05/01 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		



強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	12
適合ねじ	M10	Aサイズ	14mm
Cサイズ	18mm	Dサイズ	7mm
Eサイズ	36mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.