


品番 : EA637FR-18

品名 : M16/呼18 ロングTスロットナット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,210円(税抜) / 2,431円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 33 (2026/05/01 09:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |

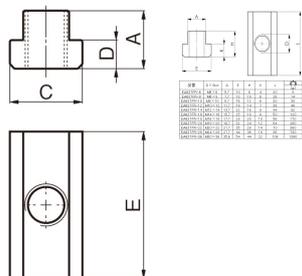

強度区分10

仕様

| | | | |
|------|-----------|------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 18 |
| 適合ねじ | M16 | Aサイズ | 20mm |
| Cサイズ | 28mm | Dサイズ | 10mm |
| Eサイズ | 56mm | 硬度 | HRC22~30 |

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.