
品番: EA637FR-8

品名: M6/呼8 ロングTスロットナット

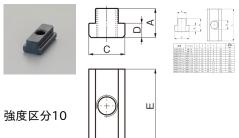

| 販売価格        | <b>1,160円</b> (税抜)/ 1,276円(税込)      |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 1,160円(税抜)/1,276円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 12:27現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0669ページ                             |      |   |  |  |



## 仕様

| 材質   | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 8        |
|------|-----------|------|----------|
| 適合ねじ | M6        | Aサイズ | 10mm     |
| Cサイズ | 13mm      | Dサイズ | 6mm      |
| Eサイズ | 26mm      | 硬度   | HRC22~30 |

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.